




## DIE eCRIMP-APP VON GATES – SCHRITT FÜR SCHRITT



### SCHRITT 1

#### WÄHLEN SIE IHRE SPRACHE


Die App ist in neun Sprachen verfügbar (Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Polnisch, Japanisch, Spanisch und Portugiesisch).

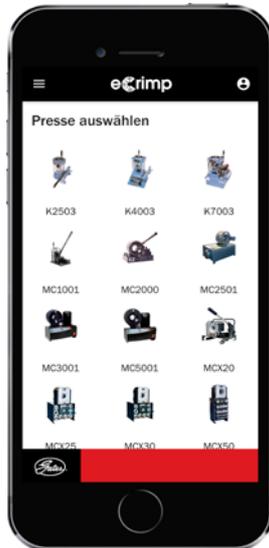

### SCHRITT 2

#### WÄHLEN SIE IHRE PRESSE

Es werden sowohl aktuell verkaufte MCX-Pressen als auch ältere Modelle aufgelistet.

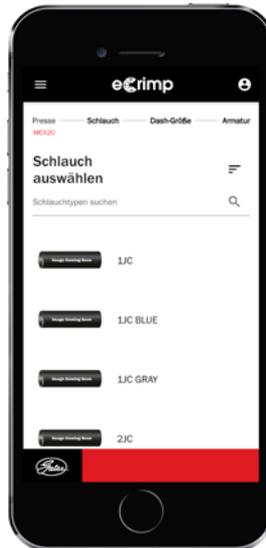

### SCHRITT 3

#### WÄHLEN SIE IHREN GATES SCHLAUCH

Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Ihren Schlauch oder verwenden Sie die Suchoption, indem Sie den Schlauchnamen oder dem Typ eingeben, z. B. MXT.



### SCHRITT 4

#### SCHLAUCH-INNENDURCHMESSER AUSWÄHLEN

Wählen Sie den Innendurchmesser des Schlauchs gemäß der Listung im Katalog oder der Markierung auf dem Schlauch, z. B. 8MXT.



### SCHRITT 5

#### SCHLAUCHARMATUR WÄHLEN


Wählen Sie das passende Gegenstück zu Ihrem Schlauch. Es werden nur verfügbare Schlauch-/Armaturkombinationen aufgelistet.



### SCHRITT 6

#### PRESSDATEN ANZEIGEN

Das Pressen kann beginnen! Bei Bedarf können Sie die Daten noch von zölligen auf metrische Maßeinheiten oder umgekehrt umstellen.

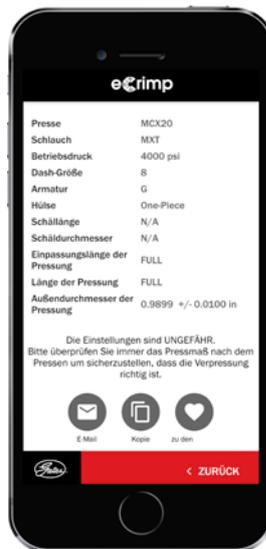

### SCHRITT 7

#### OPTIONAL – PRESSDATEN VERSENDEN

Senden Sie die angezeigten Pressdaten per E-Mail – kopieren, archivieren oder fügen Sie sie zu Ihren Favoriten hinzu, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken.



# DIE GATES eCRIMP WEBSITE – SCHRITT FÜR SCHRITT

## SCHRITT 1

**BESUCHEN SIE ECRIMP.GATES.EU**



## SCHRITT 2

**LEGEN SIE EINFACH DIE GEWÜNSCHTEN SUCHKRITERIEN FEST, INDEM SIE DIE ERFORDERLICHEN EIGENSCHAFTEN AUSWÄHLEN.**

- Wählen Sie Ihre Presse
- Wählen Sie Ihren Schlauch
- Wählen Sie den Schlauch-Innendurchmesser
- Optional: Wählen Sie den Armaturtyp und/oder Pressbacken-Satz

**Enter Search Criteria**

Search Hoses  
 Search Hydraulic Hoses    Search Industrial Hoses

Crimper	Die Set	Hose Description	Hose Dash Size	Stem Type
MC5001	D33	EFG5K-XTF	6	GS
MCX20		EFG5KL	8	
<b>MCX25</b>		<b>EFG6K</b>		
MCX30		EFG6K-MTF		
MCX50		EFG6KL		

Record Count: 1

## SCHRITT 3

**KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ADD RESULTS TO LIST“ (ERGEBNISSE ZUR LISTE HINZUFÜGEN), UM DIE GEWÜNSCHTEN PRESSDATEN ZU SEHEN.**

## SCHRITT 4

**DURCH ANKLICKEN DER SCHALTFLÄCHE „PRINT RESULTS“ (ERGEBNISSE DRUCKEN) KÖNNEN SIE DIE TABELLE AUSDRUCKEN ODER AN EINER PRESSE ANBRINGEN, UM PROBLEMLOS DARAUF ZUGREIFEN ZU KÖNNEN. DIE AUSGEWÄHLTEN PRESSDATEN WERDEN IN EIN DRUCKBARES PDF-FORMAT KONVERTIERT.**

MCX50      EFG6KL

**Crimp and Machine Specifications for MCX25**

Click on an underlined attribute name to sort by that column.       Show English Units    Show Metric Units

Show 10 entries      Search Description: \_\_\_\_\_

Hose				Stem	Ferrule	Specifications							Die Set	Approximate Setting
Dash Size	Description	Size (mm)	Working Pressure (MPa)	Type	Description	Skive Length (mm) (+/- 0.75)	Skive Diameter (mm)	Crimp Insertion Length (mm) (+/- 0.75)	Crimp Length (mm) (+/- 0.75)	Crimp Outside Diameter (mm)	Crimp Outside Diameter Tolerance (+/-)	Crimp Tail Length (mm) (+/- 2.5)	Die Set	Approximate Setting
8	EFG6K	12.0	42.0	8GS	08GS1F-4	NONE	NONE	FULL	FULL	27.46	0.25	NONE	D33	3.16

Showing 1 to 1 of 1 entries            **1**